

 

スライドタイプバルブ W-3-3/8

部品番号: 2341
廃番予定品

FESTO

ノーマルクローズ

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

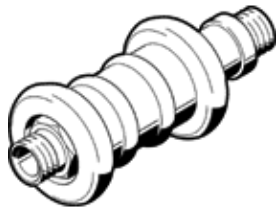

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------|-------------------------------|
| バルブ機能 | 3方弁 (ダブル) |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| 操作方法 | 手動操作 |
| 取付方法 | ライン設備 ネジ穴付き |
| 標準流量 | 1,400 l/min |
| オリフィス径 | 9 mm |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 材質 ハウジング | 真鍮 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | スリーブスライド |
| 制御方法 | 直動 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 推力 | 20 N |
| 質量 | 280 g |
| 材質 ねじ込みピン | 鍛造アルミ合金 陽極化処理 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 シール | NBR |