


ガイドユニット EAGF-V2-KF-63-

製品番号: 2608521

FESTO

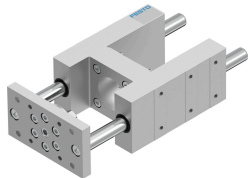

データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	1 mm...500 mm
バックラッシュ	0 μm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 Fy	1260 N
最大力 Fy 静的	1600 N
許容力 Fz	1260 N
最大力 Fz 静的	1600 N
最大トルク Mx	75 Nm
最大静的トルク Mx	95 Nm
許容トルク My	90 Nm
最大トルク My 静的	115 Nm
最大トルク Mz	90 Nm
許容トルク Mz(静的)	115 Nm
変位力	15 N
0mmストローク時の移動負荷	2560 g
0mmストローク時の基本重量	5525 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	49 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	49 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	48 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.1 mm
取付方法	雌ねじ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼

