 



# 分岐モジュール PMBL-90-HP3-E

製品番号: 2663892

FESTO

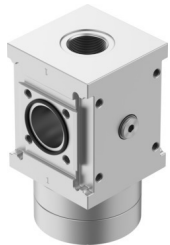

## データシート

特徴	値
サイズ	90
呼び幅 DN	36
シリーズ	L
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
使用圧力	0 MPa...5 MPa
作動圧力	0 bar...50 bar
制御圧力	0 bar...50 bar
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク(適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	2600 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR PE
材質ハウジング	鍛造アルミ合金