


## 2山ナツクル SG-M10

製品番号: 2674

FESTO

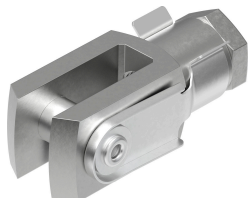

### データシート

特徴	値
サイズ	M10
規格ベース	ISO 8140
規格準拠	DIN 71752
ねじ式コネクタ	雌ねじ M10
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 -C...150 -C
製品質量	104 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	鋼 亜鉛めっき
材質 クレビス	鋼 亜鉛めっき
材質 : ナット	鋼 亜鉛めっき