


# リミットストップキット EADP-ES-R3-32

部品番号: 2735411

FESTO

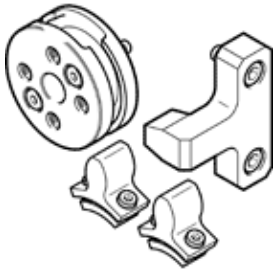

## データシート

特長	値
サイズ	32
角度調整範囲	0 ... 325 deg
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント ( JO )	1.3 kgcm <sup>2</sup>
質量	290 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material stops	ベリリウム青銅, ニッケルメッキ
Material flange	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material bracket	鍛造アルミ合金 陽極化処理