


# ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-40-100

部品番号: 2782939

★ Core product range

電動シリンダ ESBF

FESTO

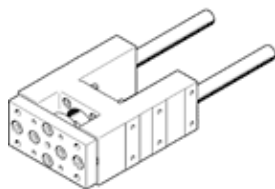

## データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	100 mm
戻り方向バックラッシュ	0 $\mu$ m
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: Fy	1,000 N
最大静的荷重Fy	1,260 N
最大負荷: Fz	1,000 N
最大静的荷重Fz	1,260 N
最大トルク: Mx	44 Nm
Mx: 静的最大モーメント	55 Nm
最大トルク: My	52 Nm
My: 静的最大モーメント	65 Nm
最大トルク: Mz	52 Nm
Mz: 静的最大モーメント	65 Nm
送り力	15 N
移動負荷	1,603 g
質量	2,837 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	38 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.2 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼