


ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-40-400

部品番号: 2783080

★ Core product range

電動シリンダ ESBF

FESTO

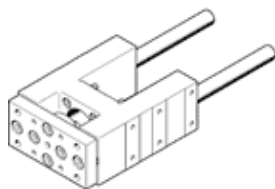

データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	400 mm
戻り方向バックラッシュ	0 μm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: F_y	1,000 N
最大静的荷重 F_y	1,260 N
最大負荷: F_z	1,000 N
最大静的荷重 F_z	1,260 N
最大トルク: M_x	44 Nm
M_x : 静的最大モーメント	55 Nm
最大トルク: M_y	52 Nm
M_y : 静的最大モーメント	65 Nm
最大トルク: M_z	52 Nm
M_z : 静的最大モーメント	65 Nm
送り力	15 N
移動負荷	2,563 g
質量	3,797 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	38 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.2 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼