


パラレルモジュール EAMM-U-70-D40-52B/C-96-S1

部品番号: 2786845

FESTO

電動アクチュエータに適合

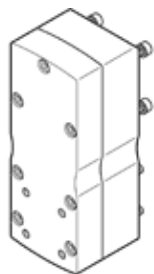

データシート

特長	値
サイズ	70
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	118 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.18 Nm
変換トルク	7 Nm
質量	1,800 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D40B
インタフェースコード, モータ	52B 52C
材質	RoHS対応