


# モータ折り返しキット EAMM-U-86-D40-80P-102

製品番号: 2802441

FESTO

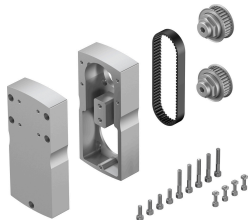

## データシート

特徴	値
サイズ	86
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	175 kgmm <sup>2</sup>
アイドル駆動トルク	0.25 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	2300 g
インタフェースコード アクチュエータ	D40B
インタフェースコード モータイン	80P
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠