


# バルブ VOFD-L100T-

部品番号: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.

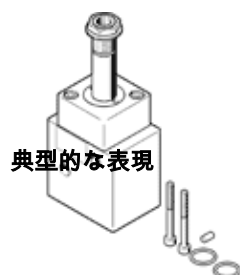

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	51 mm
標準流量	1,900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
使用圧力	0 ... 12 bar
構造	直動ポペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	10 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし 押側
制御方法	直動
流れ方向	逆流れ可能
真空使用	あり
b バルブ	0.22
Cバルブ	7.6 l/sbar
換気流量Kv	1.68 m <sup>3</sup> /h
排気流量Kv	1.68 m <sup>3</sup> /h
標準流量 ( 2->3 )	1,888 l/min
切換時間 off	60 ms
切換時間 on	40 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	950 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材