

 

バルブ

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

部品番号: 3014556

FESTO

directly controlled, 1.2 mm nominal width, F19A armature system.

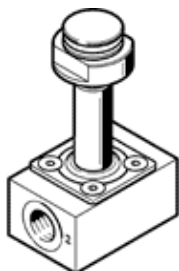

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	50 mm
標準流量	52 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	直動ボペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	1.2 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
真空使用	あり
b バルブ	0.53
Cバルブ	0.21 l/sbar
換気流量Kv	0.04 m3/h
排気流量Kv	0.04 m3/h
標準流量 (2->3)	49 l/min
切換時間 off	60 ms
切換時間 on	40 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	170 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材