


# サブベース NAUE-1/4-NPT-1-ISO

製品番号: 30427

FESTO

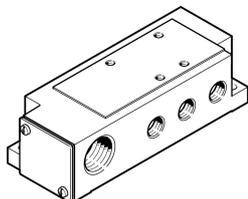

## データシート

特徴	値
作動電圧	0 bar...16 bar
認証	UL - 認定 (OL)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	1/8 NPTF
パイロットエア接続 14	1/8 NPTF
エア接続ポート 1	1/4 NPTF
空気圧接続 2	1/4 NPTF
空気圧ポート 3	1/4 NPTF
空気圧接続 4	1/4 NPTF
エア接続ポート 5	1/4 NPTF