


バーブエルボ

LCN-M3-PK-2-B

部品番号: 30491

FESTO

回転式、ガスケット付

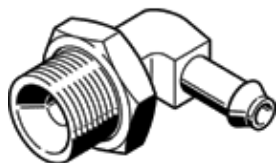

データシート

特長	値
オリフィス径	1.3 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	M3 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径3mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト ステンレス