

ロータリアクチュエータ DSRL-32-180-P-FW

 

部品番号: 30657

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ペーン方式で、回転角度が無段階に調整可能。
停止機構はペーンと分離されており、発生した力がストップカムにより吸収されると同時にしなやかなプラスチック板がクッションとなります。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

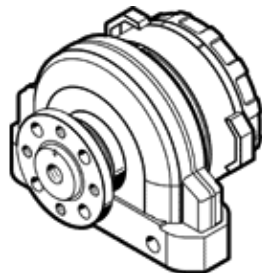

データシート

特長	値
サイズ	32
衝撃吸収角度	1.2 deg
角度調整範囲	0 ... 180 deg
回転角度	0 ... 180 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ロータリペーン
位置検出	なし
使用圧力	1.5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
質量	1,300 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
Material of drive shaft	鋼 ニッケルメッキ
Material seals	NBR