


ケーブル付ソケット KMF-1-24DC-2.5-LED

製品番号: 30935

FESTO

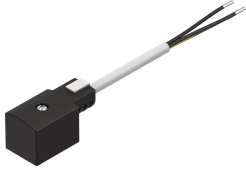

データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	170 g
電気接続	ソケット
定格動作電圧 DC	24 V
保護アース端子	あり
ケーブル長	2.5 m
ケーブル径	6 mm
ケーブル構造	3x0.75mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
材質: ケーブル被服	PVC
材質:ハウジング	PC POM
プラグ接点材質	ブロンズ