


# プラグソケット付ケーブル KME-1-24-2.5-LED

部品番号: 30943

FESTO

組付け済、MEバルブ用

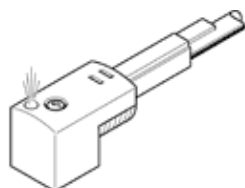

## データシート

特長	値
信号状態表示	黄色LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	135 g
配線方式1	傾斜ソケット、正方形のデザイン、3極、タイプC
配線方式2	オープンエンド、2ワイヤ
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
アース接続	供給不可
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	静止アプリケーション
最小ケーブル曲半径	52 mm
ケーブル径	5.2 mm
ケーブル径精度	± 0,1 mm
ケーブルの構造	2x0,75
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 (銀めっき)