


# トラニオンブラケット LNZG-63/80

製品番号: 32961

FESTO

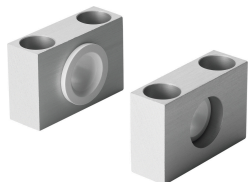

## データシート

特徴	値
サイズ	63/80
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...80 °C
製品質量	178 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
材質: ヘアリング	プラスチック