


チェック弁 H-1/8-A/I

部品番号: 3324

FESTO

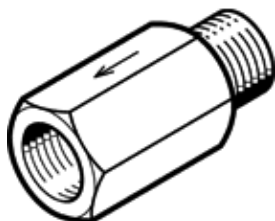

データシート

特長	値
バルブ機能	戻り止め機構
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
取付方法	ライン設備
標準流量	280 l/min
Operating pressure MPa	0.04 ... 0.8 MPa
使用圧力	0.4 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	真鍮
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	21 g
Material seals	NBR