


フロントユニット ERMH-8-E17-15

部品番号: 3383157
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

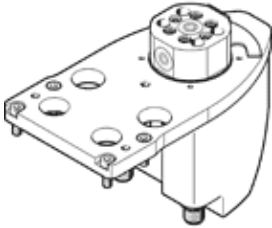

データシート

特長	値
サイズ	8
構造	電動ロータリモジュール
取付方向	任意
回転角度	エンドレス
減速比	30:1
標準回転トルク	0.75 Nm
繰返し精度	±0,01 °
最大スラスト荷重	200 N
質量	1,075 g
定格	100 %
公称電流	0.31 A
モータタイプ	サーボモータ
最大出力速度	200 1/min
作動電圧 AC	230 V
消費電力 モータ	9.2 W
波高電流	0.61 A
最大静的引き込みトルク	15 Nm
波高回転トルク	1.8 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.0026 kgm ²
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 40 °C
材質	RoHS対応