

# 丸形シリンダ DSNU-3/4"- -PPV-A-S3

部品番号: 34274


FESTO

DIN


ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。

この製品はFesto USA向けの製品です。

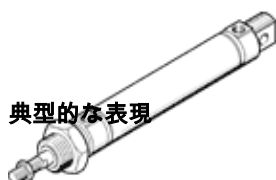

典型的な表現

 

## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 320 mm
ピストン径	3/4"
規格	ISO 6432
クッション	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	17 mm
0.6MPaで後退時の理論力	158.3 N
0.6MPaで前進時の理論力	188.5 N
接続ポート径	M22x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス