


# ソレノイドコイル

## MSFG-24/42-50/60-DS-OD

部品番号: 34412

FESTO

DIN EN 175301規格プラグソケット

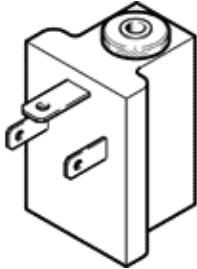

## データシート

| 特長                     | 値                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 取付方向                   | 任意                                                     |
| 切換位置表示                 | なし                                                     |
| 最短ピックアップ時間             | 10 ms                                                  |
| 定格                     | 100 %                                                  |
| 力率 cos {phi}           | 0.7                                                    |
| コイル特性                  | 24 V DC: 4.5 W<br>AC 42 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA |
| 周波数許容公差                | +/- 5 %                                                |
| 許容電圧変動                 | +/- 10 %                                               |
| PWIS conformity        | VDMA24364-C1-L                                         |
| 保護仕様                   | IP65                                                   |
| 周囲温度                   | -5 ... 40 °C                                           |
| プラグの締付トルク              | 0.4 Nm                                                 |
| 質量                     | 55 g                                                   |
| 配線方式                   | DIN EN 175301-803準拠                                    |
| 取付方法                   | 刻み付ナット                                                 |
| 材質                     | RoHS対応                                                 |
| Material solenoid coil | Duroplast<br>銅<br>鋼                                    |
| Material winding       | 銅                                                      |