


ソレノイドコイル MSFG-42-OD

部品番号: 34413

FESTO

DC電圧用、プラグソケット無し

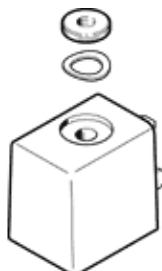

データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
コイル特性	42 V DC: 5.5 W
許容電圧変動	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	3ピン MSSD-F用プラグヘーン
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅