


# ガイド付シリンダ FENG-100- -KF

部品番号: 34492

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

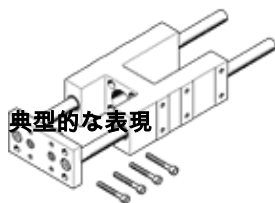

## データシート

特長	値
サイズ	100
ストローク	10 ... 500 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : $F_y$	2,300 N
最大静的荷重 $F_y$	3,120 N
最大負荷 : $F_z$	2,300 N
最大静的荷重 $F_z$	3,120 N
最大トルク : $M_x$	198 Nm
$M_x$ : 静的最大モーメント	268 Nm
最大トルク : $M_y$	197 Nm
$M_y$ : 静的最大モーメント	267 Nm
最大トルク : $M_z$	197 Nm
$M_z$ : 静的最大モーメント	267 Nm
送り力	40 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	77 g
0mmストロークの基本質量	12,990 g
10mmストロークあたりの加算質量	77 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	47 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	3.6 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱処理鋼