


# ガイド付シリンダ FENG-50-160-KF

部品番号: 34508

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

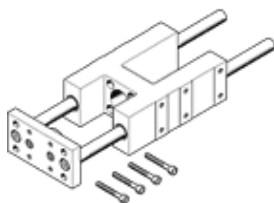

## データシート

特長	値
サイズ	50
ストローク	160 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : $F_y$	1,260 N
最大静的荷重 $F_y$	1,600 N
最大負荷 : $F_z$	1,260 N
最大静的荷重 $F_z$	1,600 N
最大トルク : $M_x$	65 Nm
$M_x$ : 静的最大モーメント	83 Nm
最大トルク : $M_y$	70 Nm
$M_y$ : 静的最大モーメント	89 Nm
最大トルク : $M_z$	70 Nm
$M_z$ : 静的最大モーメント	89 Nm
送り力	15 N
質量	4,814 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy