


# ガイドユニット FENG-63-500-KF

製品番号: 34520

FESTO

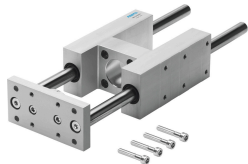

## データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	500 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 $F_y$	1260 N
最大力 $F_y$ 静的	1600 N
許容力 $F_z$	1260 N
最大力 $F_z$ 静的	1600 N
最大トルク $M_x$	75 Nm
最大静的トルク $M_x$	95 Nm
許容トルク $M_y$	90 Nm
最大トルク $M_y$ 静的	115 Nm
最大トルク $M_z$	90 Nm
許容トルク $M_z$ (静的)	115 Nm
変位力	15 N
製品質量	7860 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト