


スィベルフランジ SNGB-160

製品番号: 34547

FESTO

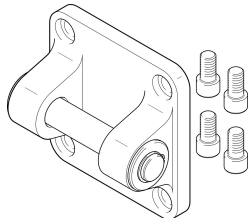

データシート

特徴	値
サイズ	160
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 -C...90 -C
製品質量	3445 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	アルミダイキャスト
ボルト材質	鋼 亜鉛めっき
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ディスク	亜鉛めっき鋼
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼, 亜鉛めっき