


# バーブエルボ LCNH-1/4-PK-6

部品番号: 35989

FESTO

回転式、拡張ハウジング付、プラスチックチューブ形式PAN、P  
UN、PL、PP、PU、PR、ガスケット付

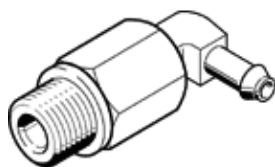

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.9 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	G1/4 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム 亜鉛ダイカスト