


バンプホースコネクタ N-1/4-P-9

製品番号: 3607

FESTO

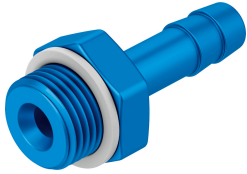

データシート

特徴	値
呼び径	6.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
許容締付トルク	12 Nm
製品質量	7.14 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
空気圧接続 2	チューブ(内径 9mm)用
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	アルミ, アルマイト