


コネクタ (雌ネジ)

N-3/4-P-13

部品番号: 3612

FESTO

シール用

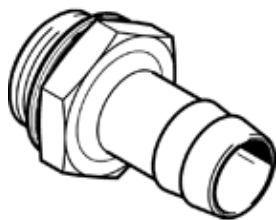

データシート

特長	値
オリフィス径	11 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	40 Nm
質量	31.75 g
エア接続ポート 1	G3/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ内径Φ13mm
材質	RoHS対応
Material housing	アルミアルマイト処理