


# カップリングピース KSZ-M10X1,25

部品番号: 36125

FESTO

回転レスのシリンダを組付ける時には中心のオフセットにご注意  
ください

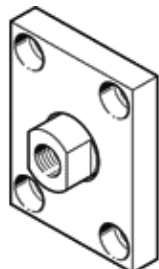

## データシート

特長	値
サイズ	M10x1,25
取付方向	任意
ネジ接続	雌ネジM10x1.25
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	110 g
材質	RoHS対応
Material mounting	鋼 亜鉛メッキ
Material thread piece	鋼 亜鉛メッキ