


丸形シリンダ

EG-12-10

部品番号: 3617

FESTO

スプリングリターン

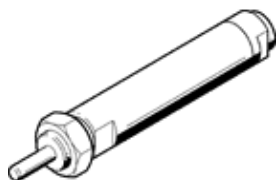

データシート

特長	値
ストローク	10 mm
ピストン径	12 mm
クッション	クッションなし
位置検出	なし
バリエーション	片口ッド
使用圧力	2 ... 8 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで前進時の理論力	68 N
接続ポート径	G1/8