 



Toggle lever valve L-3-M5

部品番号: 3628

FESTO

アイドルリターン付、ノーマルクローズ
負圧での使用可

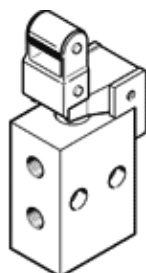

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	メカ機構
標準流量	80 l/min
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ポペット弁
オリフィス径	2 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	16.5 N
質量	43 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛ダイカスト