


カップリング

EAMD-67-51-20-32X32-U

部品番号: 3717812

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

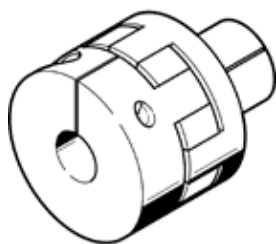

データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	20 mm 32 mm
サイズ	67
基準長さ	51 mm
取付方向	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	374 kgmm ²
変換トルク	120 Nm
質量	744 g
材質	RoHS対応