


T形コネクタ TCK-1/2-PK-13

製品番号: 4101

FESTO

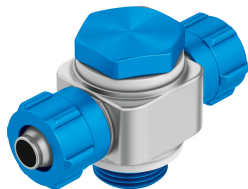

データシート

特徴	値
呼び径	11.7 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ティー
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	14 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/2
空気圧接続 2	パイプ継手用 内径13mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
シールリング材質	強化 PA TPE-U(PU)
材質:ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト