


パラレルモジュール EAMM-U-65-T42-57A-87

部品番号: 4331535

★ Core product range

FESTO

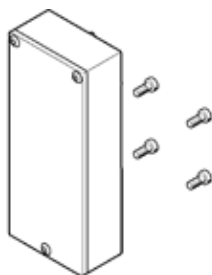

データシート

特長	値
サイズ	65
中間距離	87 mm
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	41.2 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.22 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	594 g
インタフェースコード, アクチュエータ	T42
インタフェースコード, モータ	57A
材質	RoHS対応