 



# ソレノイドバルブ JMFH-5-PK-3

製品番号: 4447

FESTO

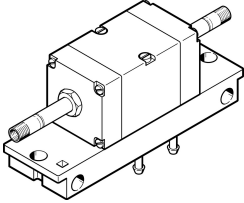

## データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
標準公称流量	105 l/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動電圧	2 bar...8 bar
構造	プレートシート
呼び径	2.5 mm
シーリング原理	ソフト
切換時間	13 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 -C...60 -C
周囲温度	0 -C...40 -C
製品質量	380 g
取付方法	オプション： サブベース上 取付フレーム 取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	PK-3
空気圧接続 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミ アルマイト
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト