

 

ソレノイドバルブ

MFH-5-PK-3

部品番号: 4448

FESTO

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

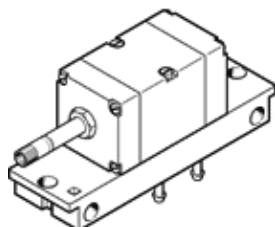

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
標準流量	105 l/min
使用圧力	3 ... 8 bar
構造	ポペット弁
オリフィス径	2.5 mm
シール	ソフトシール
切換時間 off	22 ms
切換時間 on	10 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	270 g
取付方法	サブベース 取付フレーム 取付穴 オプション
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
エア接続ポート 3	PK-3
エア接続ポート 4	PK-3
エア接続ポート 5	PK-3
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミニウム 陽極化処理
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム 陽極化処理