


# 負荷取付金具 DARD-L8-40-S

部品番号: 4448222

FESTO

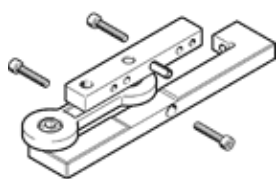

## データシート

特長	値
サイズ	32/40
ラジアル公差 +/-	2.5 mm
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
力方向の短時間許容負荷 ±	3,000 N
力方向の長時間許容負荷 ±	1,400 N
質量	109 g
材質	RoHS対応 Free of copper
Material adapter	アルミアルマイト処理
Material screws	亜鉛めつき鋼