


ワンタッチエルボコネクタ LCK-1/4-PK-4

部品番号: 4471

FESTO

回転形、シールリング2個付

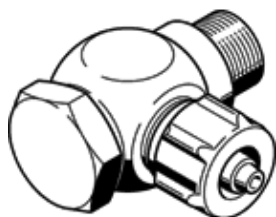

データシート

特長	値
オリフィス径	2.9 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	11 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用 内径4mmバーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material sealing ring	強化PA TPE-U(PU)
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト