


 
# バルブ

## VOFC-L-B52-G14-F19A

部品番号: 4514928

FESTO

bistable, F19A armature system.

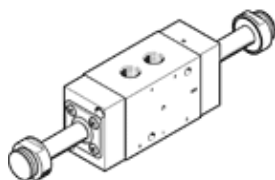

## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
幅	40 mm
標準流量	989 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.5 ... 8 bar
構造	スプール弁
保護仕様	IP65
オリフィス径	6 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。
換気流量Kv	1.08 m3/h
排気流量Kv	1.08 m3/h
標準流量 ( 2->3 )	978 l/min
切換時間 off	22 ms
切換時間 on	26 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	790 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材