 



ソレノイドバルブ BMFH-2-3-M5

製品番号: 4522

FESTO

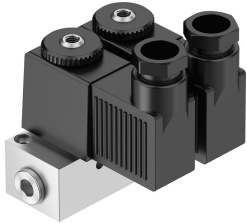

データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|--------------------------------|
| バルブ機能 | 2x3/2 クローズ単安定 |
| 操作方法 | 電動 |
| 標準公称流量 | 50 l/min |
| 空気圧作動ポート | M5 |
| 使用圧力 | 0 MPa...0.8 MPa |
| 作動電圧 | 0 bar...8 bar |
| 構造 | ポペットバルブ(スプリングリターン) |
| リセット方法 | メカスプリング |
| 保護等級 | IP65 |
| 呼び径 | 1.3 mm |
| シーリング原理 | ソフト |
| 最大バルブ連数 | 2 |
| 制御方法 | ダイレクト |
| 吸着時の消費電力 | 7.5 W |
| 消費電力 保持 | 6 W |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 製品質量 | 245 g |
| 電気接続 | プラグ |
| 取付方法 | 取付穴付 |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| 空気圧接続 2 | M5 |
| 空気圧ポート 3 | M5 |
| 材質 ハウジング | アルミ |