


分配ブロック

FR-12-M5

部品番号: 4525

FESTO

圧縮空気の分配用

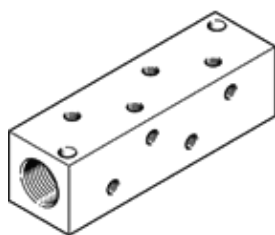

データシート

特長	値
オリフィス径	4.1 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	40 g
出力数	12
供給配管数	1
エア接続ポート 1	雌ネジG1/8
エア接続ポート 2	雌ネジM5
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム 陽極化処理