


ソレノイドコイル MSFG-24/42-50/60

部品番号: 4527

FESTO

標準プラグソケット付

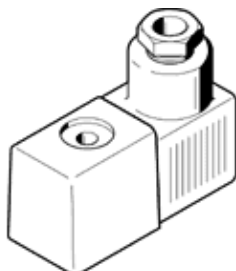

データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	24 V DC: 4.5 W AC 42 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	3ピン MSSD-F用プラグヘーン
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅