 



# トグルレバーバルブ

H-5/3-1/4

部品番号: 4577

FESTO

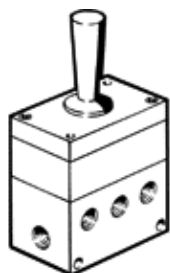

## データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	手動操作
標準流量	680 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
使用圧力	2 ... 10 bar
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	7 mm
シール	ソフトシール
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,060 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4