

# ボールバルブ


## VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

部品番号: 4783600

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width: 2", top flange F0507, PN16, weld-on ends to ISO 1127, electropolished.

この製品はFesto製ではありません。

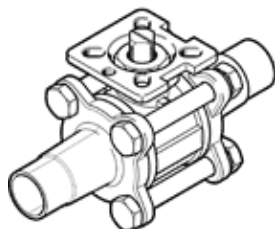

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ISO 1127準拠溶接エンド
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0507
内径	56.3 mm
DN: 呼び径	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	16
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	44 Nm
規格	ISO 1127 ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	532 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4409
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	5,470 g
認証	3-A Sanitary CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大