


EMCフィルタ CAMF-C5-FC

製品番号: 4825847

FESTO

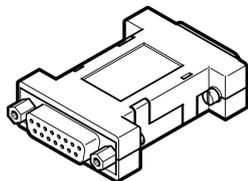

データシート

特徴	値
作動電圧範囲 DC	0 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 AC	0 V...30 V
作動電圧 AC	24 V
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP30
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-40 °C...80 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	15
電気ポート 1, 占有ピン	8
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	角形
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	D-Sub
電気接続ポート 2, 芯数	15
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	8
電気ポート 2, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC-2A
プロトコル	HIPERFACE
ハウジングのカラー	シルバー
材質 ハウジング	プラスチック, メタル化