


ボールバルブ VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-V15V15

製品番号: 4834299

FESTO

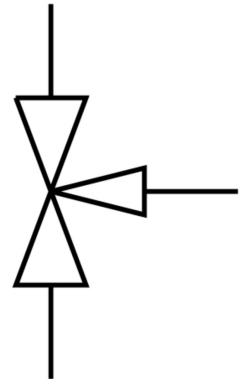

データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ T字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	NPT 3/4
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04
内径	16 mm
呼び幅 DN	20
バルブ機能	3ポート
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	14.3 Nm
規格ベース	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [-:::]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 -C...200 -C
フロー Kv タイプ T角あり	14 m3/h
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス鋼

特徴	値
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シートシール	PTFE
材質 シール	PTFE
ボール材質	ステンレス鋼
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1024 g
認証	CRN
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性