


プッシュインフランジ

DARF-Q12-16

部品番号: 4886222

FESTO

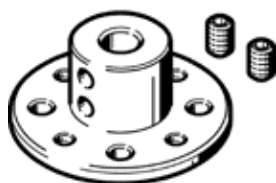

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|----------------|
| サイズ | 16 |
| 取付方向 | 任意 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大締付トルク | 1.4 Nm |
| 質量 | 25 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material flange | アルミ合金アルマイト処理 |
| Material screws | 亜鉛めっき鋼 |