

プランジャバルブ

 

V/O-3-1/8

部品番号: 4938

FESTO

接続ポートの形によってノーマルオープンまたはノーマルクローズになります。

負圧での使用可

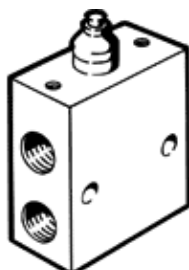

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
操作方法	メカ機構
標準流量	140 l/min
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ピストンシート
オリフィス径	3.5 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	28 N
ノーマルクローズ時の起動力	37.53 N
質量	90 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	アルミアルマイト処理