


マニホールド MHA2-PR10-5-M5

部品番号: 525131

FESTO

マニホールドバルブMHA2-HC、MHA2-TC用

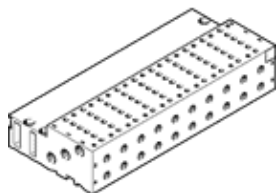

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------|
| バルブ位置 | 10 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 597 g |
| サブベースの取付方法 | 取付穴 トップハットレール |
| バルブの取付方法 | 雌ネジ |
| エア接続ポート 1 | M7 |
| エア接続ポート 2 | M5 |
| エア接続ポート 3 | M7 |
| エア接続ポート 4 | M5 |
| エア接続ポート 5 | M7 |
| Material of connecting plate | 鍛造アルミ合金 |